


Y-spojka s nástrčnými koncovkami QSY-B-10-8-10

č. dílu: 130962
výběhový výrobek

redukční.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO

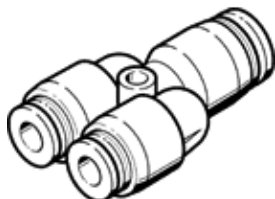

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	4.8 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	20 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 10 mm
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 8 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel