


Cartridge QSPLLK18-5/16-U

č. dílu: 132180

FESTO

s nástrčným připojením, dlouhý tvar L.

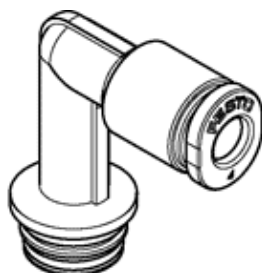

katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	5.2 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	8.1 g
připojení pneumatiky 1	QSP...18
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 5/16"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel