


jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-NPT-3/8-B

č. dílu: 151549

FESTO

pro škrčení na odvětrání, s otočným přívodem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

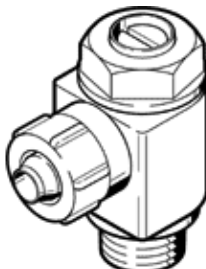

katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení na odvětrání
přípojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0.3 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
teplota média	-10 ... 60 °C