


T-spojka s nástrčnými koncovkami QST-1/2T-3/8-U

č. dílu: 153734

FESTO

redukční.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011

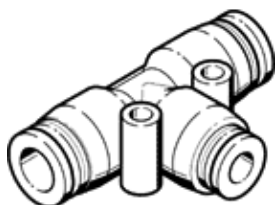

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	5.8 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	26 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky, napájecí přívod	pro vnější průměr hadice 1/2"
připojení pneumatiky, výstup	pro vnější průměr hadice 1/2" pro vnější průměr hadice 3/8"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel