


 
# přímočarý pohon DGPL-2 1/2"- -PPV-A-GF-B

č. dílu: 162936

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, bez pístnice, s tvarově uzavřeným spojením mezi pístem a unášečem a oboustranným nastavitelným tlumením v koncových polohách.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

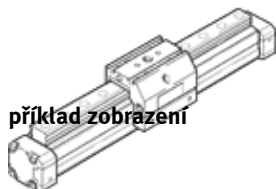

příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 3,000 mm
průměr pístu	2 1/2"
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
vedení	kluzné vedení
princíp unášeče	mechanický přenos síly (drážka)
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	30 mm
připojení pneumatiky	NPT3/8-18