

 

elektromagnetický ventil

JMVH-5-1/4-B-VI-X

č. dílu: 164567

FESTO

s elektromagnetickými cívkami a ručním pomocným ovládáním, bez zásuvek.

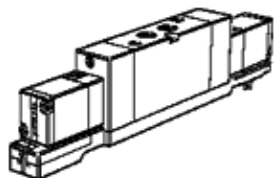

katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní
typ ovládání	elektrický
normální jmenovitý průtok	1,600 l/min
provozní tlak	2 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
jmenovitá světlost	10 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
typ řízení	nepřímo řízené
směr proudění	nelze obrátit
hodnota B	0.38
hodnota C	6.35 l/sbar
čas pro sepnutí	18 ms
parametry cívky	24 V DC: 2,5 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	připojovací deska G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	připojovací deska
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS