


zarážkový válec STA-20-15-P-A-R

č. dílu: 164883

FESTO

s kladičkou.

Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojčinný válec.

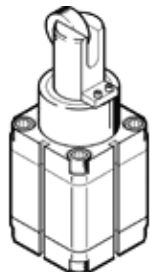

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	15 mm
průměr pístu	20 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	pístnice s kladičkou
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	zploštělá pístnice
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	0 ... 60 °C
síla nárazu	170 N
přípustná příčná síla během chodu	150 N
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu kladky	ocel