


jednosměrný škrtecí ventil GRGZ-M5-PK-3-LF-C

č. dílu: 175061

FESTO

Škrčení přívodu s jemným škrčením.

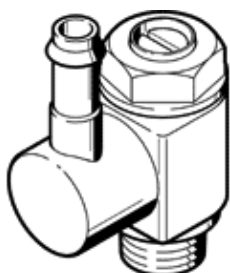

katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	48 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	35 ... 58 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	80 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	60 ... 100 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	7 g
informace o materiálu závitové části	poniklováno mosaz
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek