

připojovací blok CPE10-PRSGO-3

č. dílu: 187819


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro ventily řady Compact Performance, s otevřenými kanály PRS.

Pro tento připojovací blok smějí být použita pouze šroubení se závitem G.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO

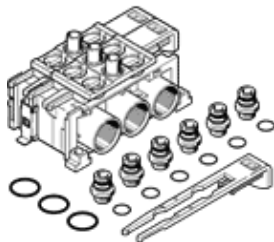

katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| max. počet ventilových pozic | 3 |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| hmotnost výrobku | 70 g |
| typ upevnění připojovací desky | průchozí dírou s DIN lištou |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zesílený PA |