

připojovací blok CPE10-PRSEO-2

č. dílu: 187828


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro ventily řady Compact Performance, s otevřenými kanály PRS.

Pro tento připojovací blok smějí být použita pouze šroubení se závitem G.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO

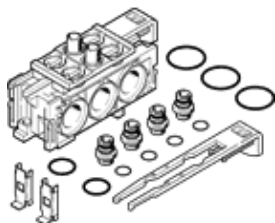

katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	2
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
hmotnost výrobku	40 g
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou s DIN lištou
připojení pneumatiky 1	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA