


dlouhé L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSL-1/4-5/32-U

č. dílu: 190735

FESTO

lze otočit o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011

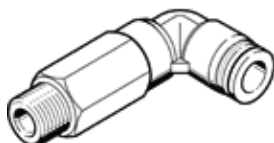

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2,9 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak	-0,95 ... 10 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	14 Nm
hmotnost výrobku	34,5 g
připojení pneumatiky	NPT1/4-18 pro vnější průměr hadice 5/32"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel