


Y-spojka s nástrčnými koncovkami QSMY-1/8-1/8-U

č. dílu: 190838

FESTO

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.

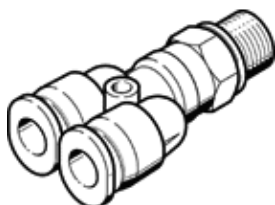

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
jmenovitá světlost	1.8 mm
typ těsnění na závítovém dříku:	potah
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	8 Nm
hmotnost výrobku	13.5 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 1/8"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel