 



# jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-NPT-QS-3/8-U

č. dílu: 190947

FESTO

pro škrcení na odvětrání, s otočným přívodem.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ, k dodání do 2011

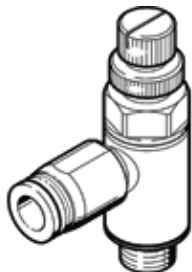

## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení
připojení pneumatiky 1	QS-3/8
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	201 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	209 l/min
provozní tlak	1 ... 9 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PBT
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
teplota média	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	40.5 g
informace o materiálu závitové části	mosaz
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM