


# jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-1/2-D-5M-DI-MAXI

č. dílu: 194974

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice,  
Řada S, s uzamykatelnou ovládací hlavici.

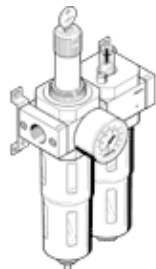

## katalogový list

| parametr                      | hodnota   |
|-------------------------------|---|
| velikost                      | Maxi  |
| řada                          | D   |
| pojistka ovládání             | otočná hlavice s integrovaným zámekem                                       |
| montážní poloha               | svisle +/- 5°   |
| stupeň filtrace               | 5 µm  |
| odpouštění kondenzátu         | ručně otočný  |
| konstrukce                    | redukční ventil s filtrem a manometrem<br>standardní proporcionální maznice |
| max.množství kondenzátu       | 43 cm <sup>3</sup>  |
| ochrana nádobky               | kovový ochranný koš   |
| ukazatel tlaku                | s manometrem  |
| rozsah řízeného tlaku         | 0.5 ... 12 bar  |
| vstupní tlak 1                | 1 ... 16 bar  |
| max. tlaková hystereze        | 0.4 bar   |
| normální jmenovitý průtok     | 3,000 l/min   |
| provozní médium               | stlačený vzduch   |
| teplota média                 | -10 ... 60 °C   |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku              | 2,950 g   |
| typ upevnění                  | instalace vedení  |
| připojení pneumatiky 1        | G1/2  |
| připojení pneumatiky 2        | G1/2  |
| informace o materiálu pouzdra | zinkový tlakový odlitek   |
| informace o materiálu nádobky | PC  |