 



# tlumič hluku UO-M7

č. dílu: 197582

FESTO

pro vakuové ejektory.

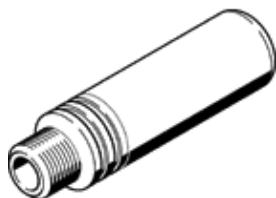

## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	otevřený tlumič hluku
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.8 MPa
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2.5 g
přípojení pneumatiky	M7
materiál tlumicího nástavce	PE
materiál šroubovacích čepů	PE
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS