


klapka VZFB-D-65-WW-V2V2V

č. dílu: 2466834
výběhový výrobek

FESTO

jmenovitá světlost DN65, s navařovacími zakončeními, DIN 11850, FPM,
materiál 1.4301

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

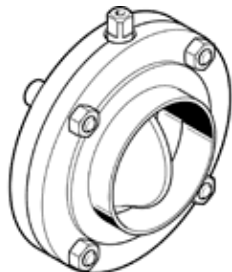

katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| konstrukce | dvoucestný talířový ventil |
| typ ovládání | ruční |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| typ upevnění | instalace vedení |
| připojení armatury | přivařené konce/přivařené konce |
| jmenovitá světlost DN | 65 |
| směr proudění | reversibilní |
| jmenovitý tlak pro armaturu | 10 |
| ovládací moment | 18 Nm |
| podle normy | DIN 11851 |
| médium | voda neutrální kapaliny |
| teplota média | -15 ... 140 °C |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| materiál tělesa | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu tělesa | 1.4301 |
| materiál podložky | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu talíře | 1.4301 |
| materiál hřídele | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu hřídele | 1.4301 |
| hmotnost výrobku | 2,100 g |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi |