


klapka VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2E

č. dílu: 2471203
výběhový výrobek

FESTO

jmenovitá světlost 1", se závity, SMS 1145, EPDM, materiál 1.4301

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

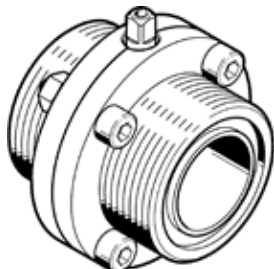

katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný talířový ventil
typ ovládání	ruční
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	vnější/vnitřní závit
jmenovitá světlost DN	1 1/2"
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	10
ovládací moment	10 Nm
podle normy	SMS 1145
médium	voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 120 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4301
materiál podložky	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu talíře	1.4301
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4301
hmotnost výrobku	1,500 g
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi