


 
elektromagnetický ventil

MZH-5/3E-1,5-L-LED

č. dílu: 30223

FESTO

Pneumatika Mikro, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládáním, bez zásuvky.

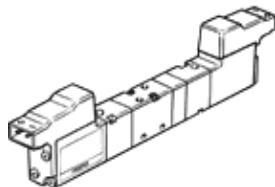

katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/3 ve stř. poloze odvětr.
normální jmenovitý průtok	40 l/min
provozní tlak	2 ... 7 bar
konstrukce	pístové šoupě
stupeň krytí	IP40 se zásuvkou
jmenovitá světlost	1.5 mm
typ řízení	nepřímo řízené
vypínací čas	30 ms
spínací čas	5 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	24V DC: 0,55W
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	50 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska bateriový modul
připojení pneumatiky 2	připojovací deska bateriový modul
připojení pneumatiky 3	připojovací deska bateriový modul
připojení pneumatiky 4	bateriový modul
připojení pneumatiky 5	bateriový modul
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek