

# kyvný pohon DSRL-1 5/8"-180-P-FW

č. dílu: 33137

 

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

Princip kyvného křídla, plynule nastavitelný úhel kyvu. Systém dorazů je od kyvného křídla oddělen, takže nárazy v koncových polohách zachycují dorazové kameny a tlumí pružné destičky z plastu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.

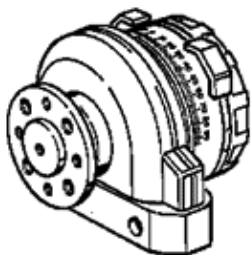

## katalogový list

parametr	hodnota
úhel tlumení	0.9 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu	0 ... 180 deg
úhel kyvu	0 ... 180 deg
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	dvojčinný
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	20 Nm
připojení pneumatiky	1/4 NPT