 



elektromagnetický ventil MOYH-3-M5-L-LED

č. dílu: 34308

FESTO

Pneumatika Mini, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.

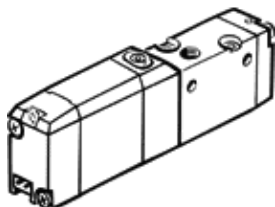

katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2monostabilní, v klidu otevř.
normální jmenovitý průtok	170 l/min
provozní tlak	2 ... 8 bar
konstrukce	pístové šoupě
stupeň krytí	IP40 se zásuvkou
jmenovitá světlost	2.3 mm
typ řízení	nepřímo řízené
vypínací čas	23 ms
spínací čas	8 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	24V DC: 1,8W
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	65 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska M5
připojení pneumatiky 2	připojovací deska M5
připojení pneumatiky 3	připojovací deska M5
připojení pneumatiky 4	připojovací deska
připojení pneumatiky 5	připojovací deska
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek