


spojka
EAMC-B-15-22-5-9
č. dílu: 529953

FESTO

pro elektromechanický pohon se servomotorem.

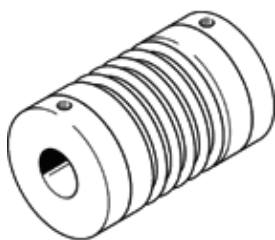

katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	5 mm
poloměr upnutí 2	9 mm
velikost	15
jmenovitá délka	22 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	12,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	0.13 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	6 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS