


spojovací konektor KSS6-CK-13

č. dílu: 531699
výběhový výrobek

FESTO

pro bezpečnostní rychlospojku dle ISO 4414 se samočinným uzavíráním
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.

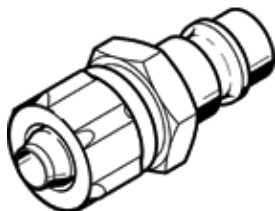

katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.85 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,697 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	BIA TÜV
hmotnost výrobku	50 g
připojení pneumatiky 1	CK-13
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS