


# příruba pro motor EAMF-A-64A/B-87A

č. dílu: 533140

FESTO

pro elektromechanický pohon s krokovým motorem.

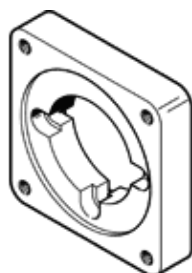

## katalogový list

| parametr                      | hodnota         |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha               | libovol.        |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-B2-L  |
| skladovací teplota            | -25 ... 60 °C   |
| relativní vlhkost vzduchu     | 0 - 95 %        |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku              | 275 g           |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 87A             |
| kód rozhraní spojkové skříňě  | 64A<br>64B      |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS |