


# omezení zdvihu HGPL-HR-14

č. dílu: 539092

FESTO

pro chapadlo s dlouhým zdvihem HGPL-...

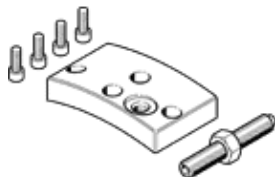

## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	14
rozsah nastavení dorazu/délka	40 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	45 g
typ upevnění	šroubováno na chapadlo
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál desky	hliník legovaný pro tvářeni