


paralelní konstrukční sada EAMM-U-E32-55A

č. dílu: 543230

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

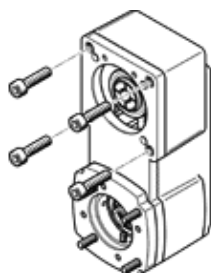

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	3,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	10.22 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.1 Nm
přenositelný krouticí moment	3 Nm
hmotnost výrobku	540 g
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS