


spojovací vedení NEBV-H1G2-P-1-LE2

č. dílu: 552002

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.

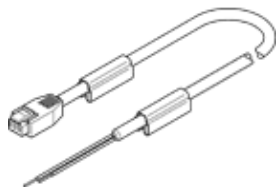

katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--------------------------------------|
| montážní poloha | libovol. |
| vlastnost vedení | Für statische Anwendungen |
| ochrana proti přepólování | pro všechna elektrická připojení |
| rozsah provozního napětí AC | 0 ... 30 V |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 30 V |
| maximální výstupní proud | 2,000 mA |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0.8 kV |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 70 °C |
| okolní teplota | -20 ... 70 °C |
| hmotnost výrobku | 24 g |
| elektrické připojení | 2 vodiče přímá zásuvka / kabel |
| délka kabelu | 1 m |
| typ upevnění | klip |
| barevný kód izolace vodičů | pin 1 = černý Pin 3 = schwarz/rot |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu pouzdra | POM PUR |
| informace o materiálu pláště kabelu | PVC |