

redukční ventil s filtrem LFRF-1-D-5M-MAXI-A

č. dílu: 552407

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

 

s kovovým ochranným košem a manometrem, jemnost filtru 5 µm.

S automatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO

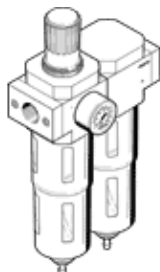

katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|--|
| velikost | Maxi |
| řada | D |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s aretací |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 5 µm |
| odpouštění kondenzátu | plně automatický |
| konstrukce | redukční ventil s filtrem a manometrem |
| max. množství kondenzátu | 80 cm ³ |
| ochrana nádobky | kovový ochranný koš |
| ukazatel tlaku | s manometrem |
| provozní tlak | 2 ... 12 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 0.5 ... 12 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.4 bar |
| normální jmenovitý průtok | 8,000 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 2,520 g |
| typ upevnění | instalace vedení příslušenstvím dle volby: |
| připojení pneumatiky 1 | G1 |
| připojení pneumatiky 2 | G1 |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |
| materiál nádobky | PC |