


# axiální konstrukční sada EAMM-A-S95-140A

č. dílu: 558170

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

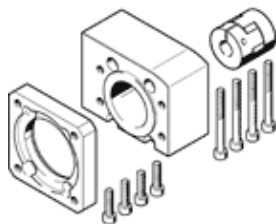

## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	60 Nm
hmotnost výrobku	5,490 g
kód rozhraní pohonu	S95
kód rozhraní pro vstup motoru	140A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS