


příruba pro motor EAMF-A-28C-42A

č. dílu: 558905

FESTO

vhodné pro letmý pohon EGSA.

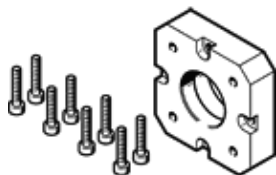

katalogový list

| parametr | hodnota |
|---------------------------|-----------------|
| velikost | 28 |
| montážní poloha | libovol. |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | 0 ... 50 °C |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |