


# paralelní konstrukční sada EAMM-U-A19-40A

č. dílu: 559785

FESTO

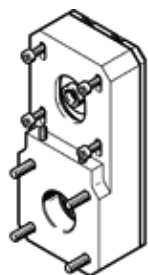

## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	19
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	2.868 kgmm <sup>2</sup>
moment pohonu naprázdno	0.05 Nm
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	270 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS