

 

# tlačítkový ventil s pákou VHEM-LT-M32U-M-G14

č. dílu: 563977  
výběhový výrobek

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.

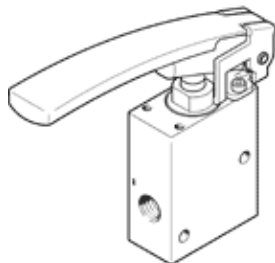

## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2monostabilní, v klidu otevř.
typ ovládání	ruční
stavební šířka	25 mm
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	6 mm
návod k použití	ovládat pouze rukou
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	47.4 N
hmotnost výrobku	216 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
Material seals	NBR
Material housing	hliník legovaný pro tvářeni eloxovaný