


# připojovací lišta VABM-B6-E-N14-2

č. dílu: 568185

FESTO

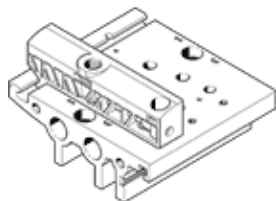

## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	21 mm
max. počet ventilových pozic	2
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
max. utahovací moment při montáži na lištu	1.5 Nm
max. utahovací moment upevnění ventilů	2 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	5 Nm
hmotnost výrobku	270 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 3	NPT1/4-18
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění