


# spojovací vedení NEBS-L2G4-K-5-LE4

č. dílu: 570919

FESTO

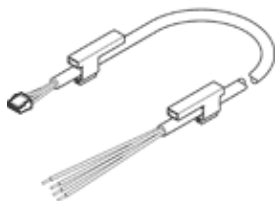

## katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	odolnost střídavému ohybu podle normy Festo, podmínky zkoušky na vyžádání podmínky zkoušek na vyžádání
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
napěťová pevnost	0.8 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
stupeň znečištění	2
stupeň krytí	IP40
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
elektrické připojení 1	zásuvka, hranatý tvar L2, 4 piny
elektrické připojení 2	volné konce vodičů, 4 žíly
struktura kabelu	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
průměr kabelu	4.1 mm
délka kabelu	5 m
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>
barevný kód izolace vodičů	modrý hnědý černý bílý
barevný plášť kabelu	šedá
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu izolační schránky	PP
informace o materiálu pláště kabelu	PVC