


prostorový portál DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

č. dílu: 574542

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.

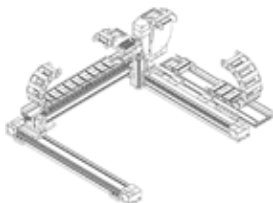

katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| skupina | prostorový portál 0.5 |
| jmenovitá zátěž | 0 ... 0.5 kg |
| pohon v ose Z | DGSL-8 |
| druh pohonu v ose Z | pneumat. |
| zdvih v ose Z | 0 ... 80 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z | ± 0,01 mm |
| pohon v ose Y | EGC-50-TB |
| druh pohonu v ose Y | elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách |
| mezipoloha v ose Y | libovol. |
| zdvih v ose Y | 0 ... 1,000 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y | ± 0,08 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y | ± 0,08 mm |
| pohon v ose X | EGC-70-TB |
| druh pohonu v ose X | elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách |
| mezipoloha v ose X | libovol. |
| zdvih v ose X | 0 ... 5,000 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose X | ± 0,08 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose X | ± 0,08 mm |