 



# tlumič hluku U-3/4-B

č. dílu: 6845

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti a zabránění znečištění odvětrávacích  
připojení pneumatických prvků

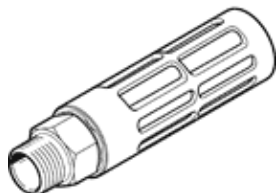

## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|---|--|
| montážní poloha                           | libovol.                                     |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | 0 ... 1 MPa<br>0 ... 10 bar<br>0 ... 145 psi |
| průtok vzhledem k atmosféře               | 10,000 l/min                                 |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi       |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| hladina akustického tlaku                 | 83 dB(A)                                     |
| okolní teplota                            | -10 ... 70 °C                                |
| hmotnost výrobku                          | 120 g  |
| připojení pneumatiky                      | G3/4   |
| materiál tlumicího nástavce               | PE   |
| materiál šroubovacích čepů                | hliník                                       |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |
| materiál tělesa                           | hliník                                       |