

 

# kruhový válec DGS-16-50-P-A

č. dílu: 9328  
výběhový výrobek

FESTO

s pružnými tlumicími kroužky v konc. polohách.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.

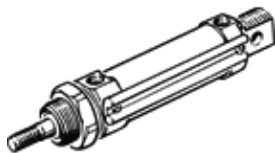

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	50 mm
průměr pístu	16 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)