


# Anzeigestecker MCL-24DC/AC

Teilenummer: 10000

FESTO

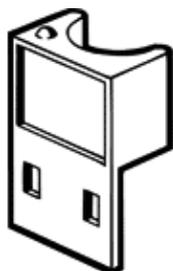

## Datenblatt

| Merkmal                         | Wert   |
|---------------------------------|--|
| Produktgewicht                  | 12 g   |
| Elektrischer Anschluss          | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803<br>Stecker<br>nach DIN EN 175301-803 |
| Nennbetriebsspannung DC         | 24 V   |
| Nennbetriebsspannung AC         | 24 V   |
| Netzfrequenz                    | 0 ... 60 Hz  |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 15 %   |
| Schutzart                       | IP65<br>nach IEC 60529   |
| Umgebungstemperatur             | -20 ... 60 °C  |
| LABS-Konformität                | VDMA24364-B2-L   |
| Werkstoff Gehäuse               | PA6-verstärkt  |