 



Micro-Stößelventil SO-3-PK-3-B

Teilenummer: 10403

FESTO

mit Stecknippelanschluss NW 3, unbetätigt Durchgang.
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

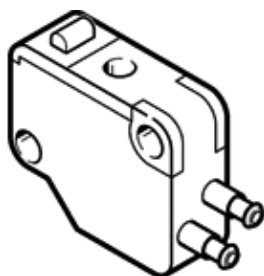

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnenndurchfluss	60 l/min
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	1,8 mm
Steuerart	direkt
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betätigungskraft	6 N
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Messing POM