


Stecker NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Teilenummer: 1066354

FESTO

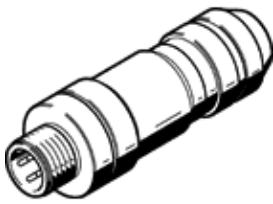

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Produktgewicht	46,1 g
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, M12x1, 5-polig, B-codiert, schirmbar
Steckerkodierung	B
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme, schirmbar
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 60 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Übertragungseigenschaften	DIN EN 50173 / CAT 5
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,75 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet