 



# Stoßdämpfer DYSR-16-20-Y5-T

Teilenummer: 1138645

FESTO

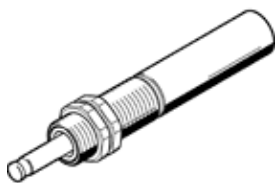

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Hub	20 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,3 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Max. Anschlagkraft	1.600 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	32 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	100.000 J
Max. Restenergie	0,16 J
Rückstellkraft	5,4 N
Produktgewicht	250 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl, gehärtet