 



Magnetventil MFH-5-PK-3-L

Teilenummer: 11546

FESTO

mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose.
Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen.

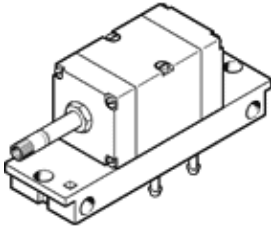

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnennndurchfluss	105 l/min
Betriebsdruck	1,5 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Dichtprinzip	weich
Schaltzeit aus	22 ms
Schaltzeit ein	14 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Produktgewicht	270 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert