


Ölbremsszylinder DYHR-25-40-Y5

Teilenummer: 1155694

FESTO

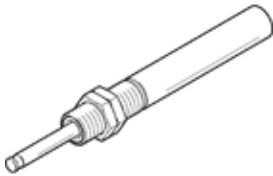

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	40 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,3 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	0,2 ... 100 mm/s
Rückstellzeit kurz	0,8 s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C
Max. Anschlagkraft	4.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	160 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	150.000 J
Min. Vorschubkraft	400 N
Max. Vorschubkraft	4.000 N
Max. Restenergie	0,8 J
Rückstellkraft	12,5 N
Produktgewicht	720 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	gehärtet hochlegierter Stahl