 



Magnetventil MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Teilenummer: 118804

FESTO

mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.

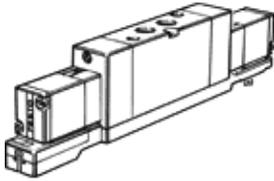

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 entlüftet
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennndurchfluss	1.000 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber Teller-Sitz
Rückstellart	pneumatische Feder
Nennweite	8 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	extern
Strömungsrichtung	reversibel
Schaltzeit aus	50 ms
Schaltzeit ein	40 ms
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82	M5
Anschluss Steuerabluft 84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	Anschlussplatte
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten