


Einfachwirkender AV-63-10-C

Teilenummer: 11892

FESTO

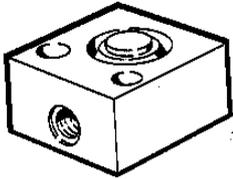

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	ohne
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngröße	63
Hub	10 mm
Kolbenstangendurchmesser	16 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 8
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/4
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	1720 N
Federrückstellkraft minimal	52 N
Federrückstellkraft	71 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,22 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft