


Kupplung EAMC-65-90-25-25

Teilenummer: 123853

FESTO

für Linearachse DGE.

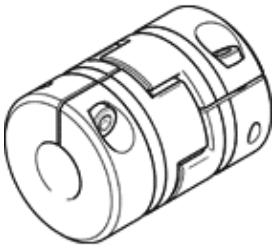

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	25 mm
Baugröße	65
Nennlänge	90 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	417 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	92 Nm
Produktgewicht	535 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform