


Saugnapf VAS-8-M5-S

Teilenummer: 12612

FESTO

Stecknippel für Kunststoffschlauch NW3, seitlicher Anschluss.

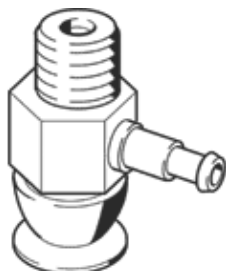

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	5,5 mm
Anschlusslage	seitlich
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss seitlich rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	1,6 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	1,6 N
Befestigungsgewinde	M5
Saugerbefestigung	M5
Vakuumananschluss	PK-3
Farbe	transparent
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Sauger	TPE-U(PU)