


# Axialbausatz EAMM-A-D32-57A-S1

Teilenummer: 1322181

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

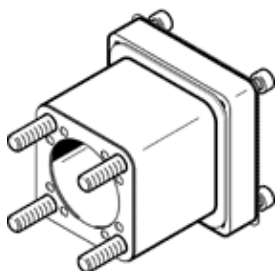

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert               |
|-----------------------------|--------------------|
| Einbaulage                  | beliebig           |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur             | -25 ... 60 °C      |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %           |
| Schutzart                   | IP65               |
| Umgebungstemperatur         | -10 ... 60 °C      |
| Übertragbares Drehmoment    | 6,5 Nm             |
| Produktgewicht              | 270 g              |
| Schnittstellencode Aktuator | D32A<br>D32B       |
| Schnittstellencode Motor In | 57A                |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform       |