


# Axialbausatz EAMM-A-D60A-100A-S1

Teilenummer: 1322190

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

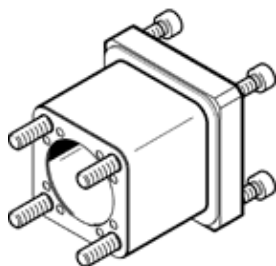

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	14 Nm
Produktgewicht	1.170 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform