


# Steckverschraubung NPQP-D-R14-Q6

Teilenummer: 132421

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.

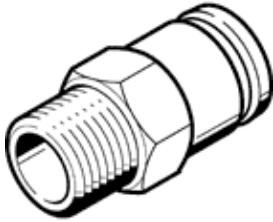

## Datenblatt

| Merkmal                                   | Wert  |
|---|---|
| Baugröße                                  | Standard                                      |
| Nennweite                                 | 3,4 mm  |
| Konstruktiver Aufbau                      | Push-Pull-Prinzip                             |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck        | -0,95 ... 10 bar                              |
| Betriebsmedium                            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium    | Geölter Betrieb möglich                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 4   |
| Umgebungstemperatur                       | -20 ... 60 °C                                 |
| Produktgewicht                            | 3,5 g   |
| Pneumatischer Anschluss 1                 | R1/4  |
| Pneumatischer Anschluss 2                 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm            |
| Werkstoffhinweis                          | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse              | PP  |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei                  |