


T-Steckverbindung NPQP-T-Q4-E

Teilenummer: 132560

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.

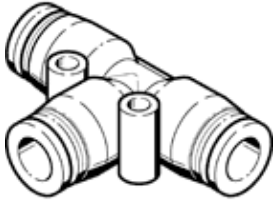

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 2,6 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 6,5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PP |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |